

 

リニアアクチュエータ

DGO-1 1/4"-PPV-A-B

部品番号: 15231

FESTO

スイッチ取付可 マグネットカップリング

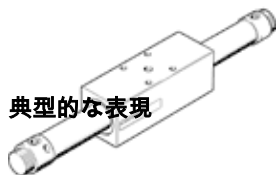

データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 157 "
ピストン径	1 1/4"
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
ガイド	滑りガイド
駆動原理	磁気カップリング
使用圧力	1.4 ... 7 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
クッションストローク	20 mm
接続ポート径	1/8 NPT