
 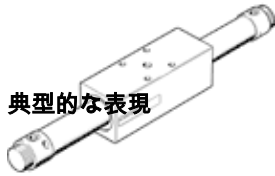


# リニアアクチュエータ DGO-1 5/8"-PPV-A-B

部品番号: 15232

FESTO

スイッチ取付可 マグネットカップリング



典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 157 "
ピストン径	1 5/8"
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
ガイド	滑りガイド
駆動原理	磁気カップリング
使用圧力	1.3 ... 7 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
クッションストローク	23 mm
接続ポート径	1/4 NPT