


マルチソケット

KDVF6-22

部品番号: 152511

FESTO

プラスチックチューブNW6mm用のマルチチューブコネクタ用

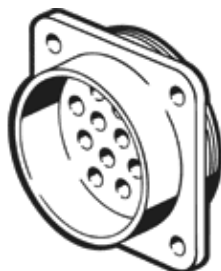

データシート

特長	値
オリフィス径	6 mm
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大接続数	22
接続ポート径	PK-6
色	グレー
材質	RoHS対応