


真空パッド VAS-125-3/8-NBR

部品番号: 152605

FESTO

ガスケットOL付

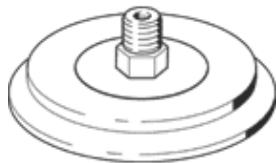

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------------|------------------------------|
| オリフィス径 | 7 mm |
| 真空パッド径 | 125 mm |
| 吸着盤の有効径 | 105 mm |
| ポート位置 | 上面 |
| 真空パッドの形状 | 平型 |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 0 MPa |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0.07 MPa |
| 使用圧力 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 破壊力：真空圧の70% | 606 N |
| 公称作動圧力の保持力 | 606 N |
| 取付ネジ | G3/8 |
| 真空パッド取付 | G3/8 |
| 真空接続ポート | G3/8 |
| 色 | 黒 |
| シヨア硬度 | 70 +/- 5 |
| Material of threaded plug | 亜鉛ダイカスト |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material suction cup | NBR |