


ブランチ QST3-1/4-8-6

製品番号: 153201

FESTO

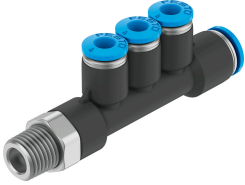

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	4.6 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
構造	Push-Pull方式
発注単位	1
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...6 bar
温度依存性使用圧力	-0.95 bar...14 bar
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 www.festo.comに記載されたメーカー指定に基づく水
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...80 -C
製品質量	35 g
出力ポート数	4
管の数	1
エア接続ポート 1	雄ねじ R1/4
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用 チューブ 外径8mm用
色 リリースリング	青
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PBT
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス