


# 六角ワンタッチエルボ QST3-3/8-10-8

部品番号: 153202

FESTO

360°回転可能, 4方向

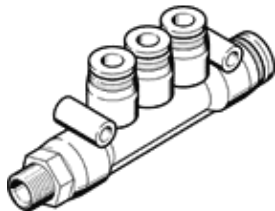

## データシート

| 特長                              | 値  |
|---------------------------------|--|
| サイズ                             | 標準   |
| オリフィス径                          | 6.7 mm   |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                 | コーティング   |
| 取付方向                            | 任意   |
| 構造                              | 押し引きの原理  |
| 容器サイズ                           | 1  |
| 温度範囲での作動圧力                      | -0.95 ... 6 bar  |
| 使用圧力における温度範囲                    | -0.95 ... 14 bar   |
| Maritime classification         | see certificate  |
| 作動流体                            | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア<br>メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照 |
| 作動/パイロット流体に注意                   | 給油運転可能   |
| 耐酸性クラス: CRC                     | 1 - 腐食ストレス低  |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 周囲温度                            | -10 ... 80 °C  |
| 質量                              | 50 g   |
| 出力数                             | 4  |
| 供給配管数                           | 1  |
| エア接続ポート 1                       | R3/8 (雄ネジ)   |
| エア接続ポート 2                       | 外径10mmのチューブ用<br>外径8mmのチューブ用  |
| リリースリングの色                       | 青  |
| 材質                              | RoHS対応   |
| Material housing                | PBT  |
| Material release ring           | POM  |
| Material of tubing seal         | NBR  |
| Material of tube retaining claw | ステンレス  |