


# 六角ワンタッチエルボ QSLV3-1/8-6

部品番号: 153222

FESTO

3連, 360°回転可能

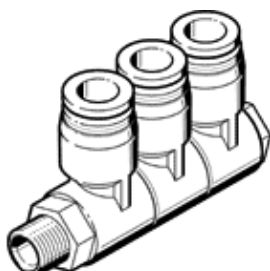

## データシート

| 特長  | 値   |
|---|---|
| サイズ   | 標準  |
| オリフィス径  | 3.2 mm  |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | コーティング  |
| 取付方向  | 任意  |
| 構造  | 押し引きの原理   |
| 容器サイズ   | 1   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa  |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa  |
| 使用圧力における温度範囲                                    | -0.95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi   |
| Maritime classification                         | see certificate   |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア<br>メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照 |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能  |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 周囲温度  | -10 ... 80 °C   |
| 締め付けトルク   | 7 Nm  |
| 締め付けトルク公差                                       | ± 20 %  |
| 質量  | 35 g  |
| 出力数   | 3   |
| 供給配管数   | 1   |
| エア接続ポート 1                                       | R1/8 (雄ネジ)  |
| エア接続ポート 2                                       | 外径6mmのチューブ用   |
| リリースリングの色                                       | 青   |
| 材質  | RoHS対応  |
| Material housing                                | PBT   |
| Material hollow bolt                            | 真鍮 (ニッケルめっき)  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス   |