


# ワンタッチエルボ QSML-6

部品番号: 153345

★ Core product range

FESTO

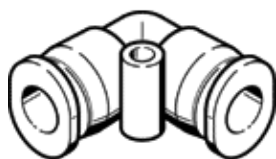

## データシート

| 特長  | 値                             |
|---|-------------------------------|
| サイズ   | MINI                          |
| オリフィス径  | 3.4 mm                        |
| 取付方向  | 任意                            |
| デザイン  | L-shape                       |
| 容器サイズ   | 10                            |
| 構造  | 押し引きの原理                       |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa            |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 6 bar               |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi            |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa            |
| 使用圧力における温度範囲                                    | -0.95 ... 14 bar              |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi           |
| Maritime classification                         | see certificate               |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度  | -10 ... 80 °C                 |
| 質量  | 4 g                           |
| エア接続ポート 1                                       | 外径6mmのチューブ用                   |
| エア接続ポート 2                                       | 外径6mmのチューブ用                   |
| リリースリングの色                                       | 青                             |
| 材質  | RoHS対応                        |
| Material housing                                | PBT                           |
| Material release ring                           | POM                           |
| Material of tubing seal                         | NBR                           |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス                         |