


# チェック弁 HA-1/4-QS-6

部品番号: 153450

FESTO

ネジ側→ワンタッチコネクタ側の流量  
負圧での使用可

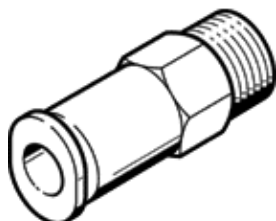

## データシート

| 特長               | 値                             |
|------------------|-------------------------------|
| バルブ機能            | 戻り止め機構                        |
| エア接続ポート 1        | R1/4                          |
| エア接続ポート 2        | QS-6                          |
| 取付方法             | ネジ穴付き                         |
| 標準流量             | 302 l/min                     |
| 使用圧力             | -1 ... 10 bar                 |
| 周囲温度             | 0 ... 60 °C                   |
| Material housing | 真鍮ニッケルメッキ                     |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 最低差圧、開           | 0.1 bar                       |
| 最低差圧、閉           | 0.2 bar                       |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 質量               | 23 g                          |
| 材質               | RoHS対応                        |