


# ボールバルブ QH-QS-4-1/8

部品番号: 153486

FESTO

with QS push-in connector.  
負圧での使用可

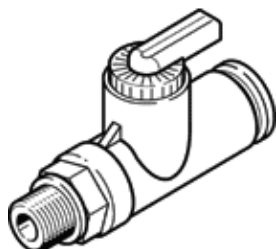

## データシート

特長	値
バルブ機能	2/2ピステープル
エア接続ポート 1	R1/8
エア接続ポート 2	QS-4
操作方法	手動操作
取付方法	ネジ穴付き
標準流量	235 l/min
オリフィス径	2.5 mm
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
使用圧力	-1 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
シール	ソフトシール
構造	ボールバルブ
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	14 g
材質	RoHS対応