


# ワンタッチテーパーコネクタ QST-1/8-1/4-U

部品番号: 153698

FESTO

外形六角、360°回転可能  
この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品

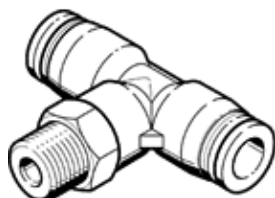

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4.7 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押引きの原理
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	8 Nm
エア供給ポート	NPT1/8-27 (雄ネジ)
エア排気ポート	適用チューブ外径: 1/4"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス