


ワンタッチティーコネクタ QSTL-1/2-3/8-U

部品番号: 153721

FESTO

外形六角、360°回転可能
この製品はFesto USA向けの製品です。
2011年廃番予定品

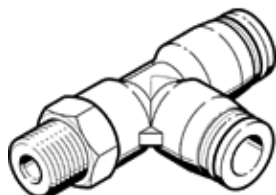

データシート

特長	値
サイズ	標準
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	30 Nm
出力数	2
供給配管数	1
エア供給ポート	NPT1/2-14 (雄ネジ)
エア排気ポート	適用チューブ外径 : 3/8"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス