


Yコネクタ QSY-3/8-1/4-U

部品番号: 153741

FESTO

外形六角、360°回転可能
この製品はFesto USA向けの製品です。
2011年廃番予定品

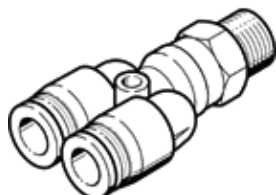

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|--------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 3.6 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 取付方向 | 任意 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 使用圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気 真空 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 最大締付トルク | 24 Nm |
| 出力数 | 2 |
| 供給配管数 | 1 |
| エア供給ポート | NPT3/8-18 (雄ネジ) |
| エア排気ポート | 適用チューブ外径: 1/4" |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | PBT |
| 材質情報 リリースリング | POM |
| 材質 チューブパッキン | NBR |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス |