


# ワンタッチティーコネクタ

## QST3-3/8-3/8-5/16-U

部品番号: 153803

FESTO

360°回転可能, 4方向

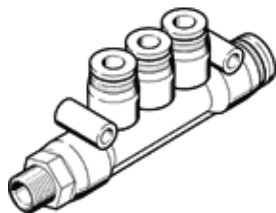

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	6.7 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
構造	押し引きの原理
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	24 Nm
質量	52 g
出力数	4
供給配管数	1
エア接続ポート 1	NPT3/8雄ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 3/8" 適用チューブ外径: 5/16"
リリースリングの色	グレー
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス