


# ワンタッチキャップ QSC-1/2-U

部品番号: 153833

FESTO

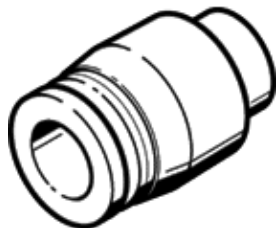

## データシート

| 特長  | 値                            |
|---|------------------------------|
| サイズ   | 標準                           |
| オリフィス径  | 7.8 mm                       |
| 取付方向  | 任意                           |
| デザイン  | Blanking plug                |
| 容器サイズ   | 1                            |
| 構造  | 押し引きの原理                      |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa             |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 10 bar             |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi          |
| Maritime classification                         | see certificate              |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                       |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 周囲温度  | -10 ... 60 °C                |
| 質量  | 11.5 g                       |
| エア接続ポート 1                                       | 適用チューブ外径: 1/2"               |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                |
| リリースリングの色                                       | グレー                          |
| 材質  | RoHS対応                       |
| Material housing                                | PBT                          |
| Material release ring                           | POM                          |
| Material of tubing seal                         | NBR                          |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス                        |