


ロータリアクチュエータ DRQ-20- -270-PPVJ-A

部品番号: 154457
廃番予定品

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、バックラッシュ補正ギア付。
揺動角度範囲：181～269°
製造中止予定品（2017年まで）です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

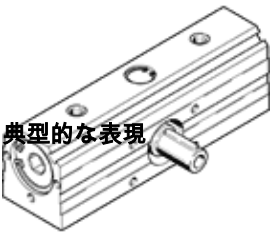

典型的な表現



データシート

特長	値
サイズ	20
衝撃吸収角度	78.3 deg
両端の角度調整範囲	-4 /+ 4 deg
回転角度	270 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2.5 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	1.3 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	1 Nm
許容慣性モーメント	0.0003 kgm ²
質量	920 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	M5
材質 駆動軸	浸炭鋼
材質 シール	TPE-U(PU) NBR