


プリセットカウンタ PZV-E-C

部品番号: 15608

FESTO

減算方式、空気圧信号によるリセット機能付

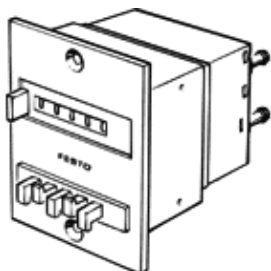

データシート

特長	値
構造	空気圧アクチュエータ付機械式シーケンスカウンタ
リターン方式	押しボタン、または空気圧式信号
表示	5桁
リリース圧力 駆動	$0,2 \pm 0,1$ bar
リリース圧力 リターン	$0,15 \pm 0,1$ bar
最低作動圧、ドライブユニット	$0,6 \pm 0,2$ bar
使用圧力	2 ... 8 bar
最小リセット圧力	2 bar
最低パルス長さ (ドライブユニット)	10 ms
最低パルス長さ (戻り側)	180 ms
最低停止時間 (ドライブユニット)	15 ms
最低停止時間 (戻り側)	50 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	150 g
取付方法	フロントパネル取付形
接続ポート径	M5