


クイックステッパ- FSS-12-C

部品番号: 15609
廃番予定品

FESTO

空気式/機械式シーケンスで、2nサブベース上に、12段階、スタート用論理回路付

製造中止予定品 (2025年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

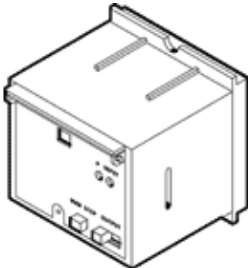

データシート

特長	値
オリフィス径	2.5 mm
構造	組み合わせ可能なシーケンス
応答圧力損失	≤ 0.5 bar
作動圧力	≥ 1.5 bar
使用圧力	2.5 ... 6 bar
標準流量	60 l/min
最短応答パルス	50 ms
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
ガス防爆	Ex h IIC T4 Gb
粉塵防爆	Ex h IIIIC T125°C Dc
防爆発火等級	+5°C \leq Ta \leq +40°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 ... 40 °C
質量	450 g
Material seals	NBR
Material housing	ABS