

 

ロータリアクチュエータ DSM-12-270-P-FW

部品番号: 157657

FESTO

フランジシャフト、ストップ付

これらの機器はご希望によりATEXの認証をつけることができます。
“ATEX証明書”、“ATEX温度データ”、“CEラベル”の各データをご用意できます。

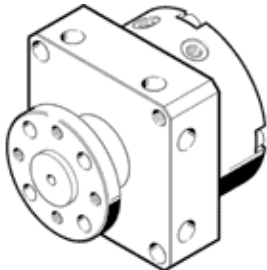

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|---------------------------|
| サイズ | 12 |
| 衝撃吸収角度 | 2.2 deg |
| 角度調整範囲 | 0 ... 270 deg |
| 回転角度 | 270 deg |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 角度微調整 | -5 deg |
| 運転モード | 複動式 |
| 構造 | ロータリベーン |
| 位置検出 | なし |
| 使用圧力 | 2 ... 10 bar |
| 0.6MPa時の最大回転周波数 | 2 Hz |
| ATEX 適合 | II 2 G c T4 |
| ATEX 周辺温度 | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気 |
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 0.6MPa時のトルク | 1.25 Nm |
| 質量 | 250 g |
| 取付方法 | 雌ネジ |
| 接続ポート径 | M5 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 駆動軸 | 鋼 ニッケルメッキ |
| 材質 シール | TPE-U(PU) |
| 材質 ハウジング | 鍛造アルミ合金 |