


# パラレルモジュール EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1

部品番号: 1577380

FESTO

電動アクチュエータに適合

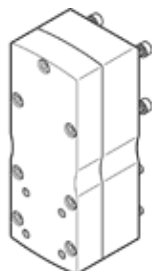

## データシート

特長	値
サイズ	60
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	26.7 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.07 Nm
変換トルク	3 Nm
質量	1,140 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D32B
インタフェースコード, モータ	42B 42C
材質	RoHS対応