


薄形シリンダ

DMM-32- -P-A-S6


部品番号: 158554

FESTO

スイッチ取付可 クッションなし、取付け姿勢多様。
 その他のストロークについてはお問い合わせください。標準ストロークは5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mmです。

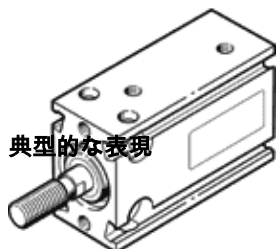

典型的な表現

 

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 50 mm
ピストン径	32 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	max.120°Cの耐熱シール
使用圧力	0.6 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 120 °C
アクチュエータ取付時の締め付けトルク	9 Nm +10 %
0.6MPa時の理論力	483 N
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	483 N
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
Material cover	真鍮
Material seals	FPM
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	ステンレス