


# 接続ケーブル NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

部品番号: 1585794

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-  
...P, length 10 m.

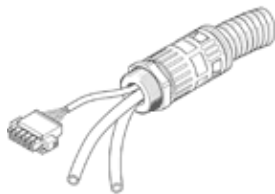

## データシート

特長	値
保護チューブの長さ	10 m
取付方向	任意
屋外仕様	C1: 使用環境の天候からの保護
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
相対湿度	5 - 100 % 集光
保護仕様	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
周囲温度	-20 ... 60 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
配線方式1	5ピンストレートプラグ
配線方式2	5線、オープンエンド
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
接続ポート径	外径8mmのチューブ用 外径10mmのチューブ用
最小ケーブル曲半径	100 mm
ケーブルの構造	5x0,75
質量	2,500 g
材質	RoHS対応
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE