


接続ケーブル NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

部品番号: 1585796

FESTO

Suitable for use with linear actuator DFPI.

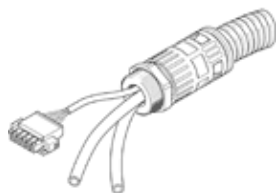

データシート

特長	値
保護チューブの長さ	20 m
取付方向	任意
屋外仕様	C1: 使用環境の天候からの保護
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
相対湿度	5 - 100 % 集光
保護仕様	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
周囲温度	-20 ... 60 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
配線方式1	5ピンストレートプラグ
配線方式2	5線、オープンエンド
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
接続ポート径	外径10mmのチューブ用 外径8mmのチューブ用
最小ケーブル曲半径	100 mm
ケーブルの構造	5 x 0,75 mm ²
質量	5,000 g
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 補強チューブ	PA
材質、保護配線フィッティング	PA
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質 シール	TPE