

 

# 薄形シリンダ

## DMML-32-10-P-A

部品番号: 158601

FESTO

回転レス、スイッチ用マグネット、クッションなし、豊富な取付金具

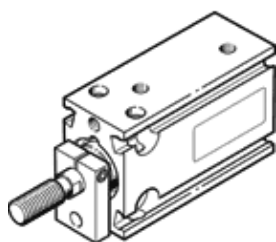

## データシート

特長	値
ストローク	10 mm
ピストン径	32 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド及びプレート
使用圧力	0.6 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
アクチュエータ取付時の締め付けトルク	9 Nm +10 %
0.6MPa時の理論力	483 N
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	483 N
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
Material cover	真鍮
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	ステンレス