

 

薄形シリンダ

DMML-32-15-P-A

部品番号: 158602

FESTO

回転レス、スイッチ用マグネット、クッションなし、豊富な取付金具

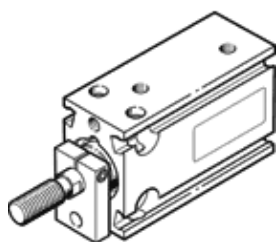

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|-------------------------------|
| ストローク | 15 mm |
| ピストン径 | 32 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| 構造 | ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| 回転防止仕様 / ガイド | ガイドロッド及びプレート |
| 使用圧力 | 0.6 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| アクチュエータ取付時の締め付けトルク | 9 Nm +10 % |
| 0.6MPa時の理論力 | 483 N |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 415 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 483 N |
| 取付方法 | オプション 取付穴 雌ネジ |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| Material cover | 真鍮 |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| Material piston rod | ステンレス |