


薄形シリンダ

DMML-32- -P-A-S20


部品番号: 158610

FESTO

回転レス、スイッチ用マグネット、クッションなし、豊富な取付金具
 その他のストロークについてはお問い合わせください。標準スト
 ロークは5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mmです。

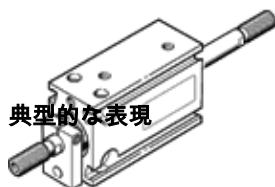

典型的な表現

 

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 50 mm
ピストン径	32 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	Through, hollow piston rod
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド及びプレート
使用圧力	0.6 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準抛の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
アクチュエータ取付時の締め付けトルク	9 Nm +10 %
0.6MPa時の理論力	415 N
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	415 N
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
Material cover	真鍮
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	ステンレス