 



薄形シリンダ EMM-10-5-P-A

部品番号: 158612

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、取付方法多様。

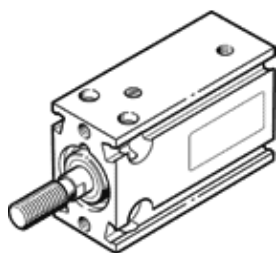

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|-------------------------------|
| ストローク | 5 mm |
| ピストン径 | 10 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 単動 スプリングプッシュタイプ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| 使用圧力 | 1.5 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPa時の理論力 | 37 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 37 N |
| 取付方法 | オプション 取付穴 雌ネジ |
| 接続ポート径 | M3 |
| Material cover | 真鍮 |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| Material piston rod | ステンレス |