

# 薄形シリンダ

## EMML-25- -P-A-S6


部品番号: 158655

FESTO


回転レス、スイッチ用マグネット、豊富な取付金具 ( マルチマウント、クッション付 )

標準ストローク : 5, 10, 15

mm、標準以外のストロークに関してはお問い合わせください。

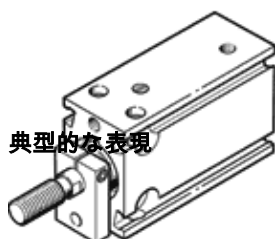

典型的な表現

 

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 15 mm
ピストン径	25 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	max. 120°Cの耐熱シール
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド及びプレート
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 120 °C
アクチュエータ取付時の締め付けトルク	8Nm+10%
0.6MPa時の理論力	227 N
0.6MPaで前進時の理論力	227 N
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	M5
Material cover	真鍮
Material seals	FPM
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	ステンレス