


 
薄形シリンダ

EMMZ-25- -P-A-S6

部品番号: 158680

FESTO

スイッチ取付可
クッションなし、取付け方法多様 (マルチマウント) 。
標準ストローク : 5, 10, 15
mm、標準以外のストロークに関してはお問い合わせください。

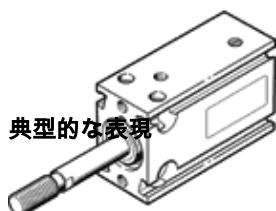

典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 15 mm
ピストン径	25 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 引側
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	max. 120°Cの耐熱シール
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 120 °C
アクチュエータ取付時の締め付けトルク	8Nm+10%
0.6MPa時の理論力	179 N
0.6MPaで前進時の理論力	179 N
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	M5
Material cover	真鍮
Material seals	FPM
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	ステンレス