 



# スライドタイプバルブ VBOH-32-G12

部品番号: 1587988

FESTO

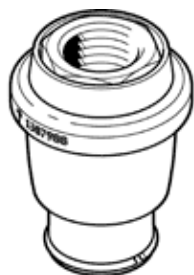

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
操作方法	手動操作
取付方法	ライン設備 ネジ穴付き
標準流量	3,420 l/min
オリフィス径	12.1 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.2 MPa
使用圧力	-0.95 ... 12 bar
周囲温度	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
スクリーンサイズ	45 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
構造	スリーブスライド
制御方法	直動
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 80 °C
推力	37 N
質量	90 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material seals	NBR