


真空フィルタ VAF-PK-4

製品番号: 15889

FESTO

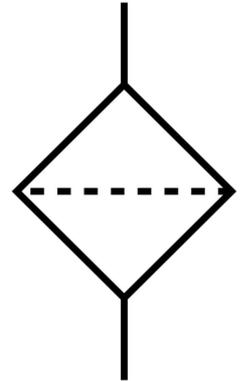

データシート

特徴	値
呼び径	3 mm
取付位置	任意
ろ過度	50 µm
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
作動電圧の情報	開放型真空システムでのみ使用可能
真空時の流量 = -0.075MPa(-0.75bar, -10.875psi)	70 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	6 g
取付方法	インライン
空気圧接続	ユニオンナット付PK-4
材質: ユニオンナット	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	繊維 PA
材質:ハウジング	PA
エジェクタインパルスの適合性	8 bar