 



丸形シリンダ EG-6-10-PK-3

部品番号: 15892

FESTO

マイクロニューマチック

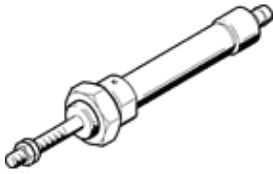

データシート

特長	値
ストローク	10 mm
ピストン径	6 mm
クッション	片側エンド 調整不可
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片口ロッド
使用圧力	3 ... 7 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11.8 N
理論的最小スプリングリターン力	3.1 N
理論的最大スプリングリターン力	5.2 N
質量	20 g
取付方法	ロックナット付
接続ポート径	PK-3
材質	RoHS対応
Material cover	ステンレス
Material seals	NBR
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	ステンレス