


接続ケーブル KMP1-02-II-8-X

部品番号: 158989
廃番予定品

FESTO

ケーブルの長さは1~99mまで可能。
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

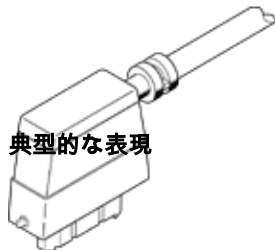

典型的な表現

データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 (AC)	<= 300 V
使用電圧範囲 (DC)	<= 250 V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
配線方式	40ピン プラグソケット
ケーブルの構造	39 x 0,75 mm ²
ケーブル径	17 mm
取付方法	端子台
材質 ハウジング	軽合金ダイカスト
材質 ケーブル皮膜	PE
材質 (クランプコネクタ)	銀メッキ 銅合金