 



スピードコントローラ GR-M3

部品番号: 15899

FESTO

一方方向の流量調整可能。

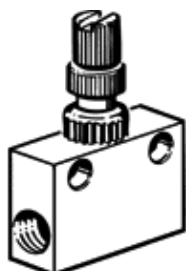

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	M3
エア接続ポート 2	M3
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴 オプション
絞り方向時標準流量	29.5 l/min
自由流れの方向時の標準流量	26 ... 27.5 l/min
使用圧力	0.3 ... 8 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造アルミ合金
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	2.5 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material adjusting screw	真鍮