 



圧カスイッチ PEV-1/4-A-SW27

部品番号: 159259

FESTO

特定の圧力に達した時に電気回路が開閉する、検出圧力は設定可能

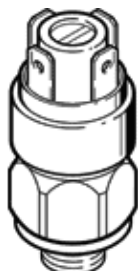

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------|-------------------------------|
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 測定装置 | 相対圧力 |
| 測定方法 | 空電変換器 |
| 表示圧力範囲 | 1 ... 10 bar |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 流体温度 | -20 ... 80 °C |
| 周囲温度 | -20 ... 100 °C |
| スイッチング機能 | 切換スイッチ |
| スイッチング周波数 | 3 Hz |
| 最大設定出力電圧 AC | 250 V |
| 最大設定出力電圧 DC | 250 V |
| 最大出力電流 | 4,000 mA |
| 使用電圧範囲 (DC) | 12 ... 250 V |
| 配線方式 | 4ピン プラグ |
| 取付方法 | ネジ穴付き |
| 取付方向 | 任意 |
| 接続ポート径 | G1/4 |
| 質量 | 138 g |
| Material housing | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material membrane | NBR |
| 電圧調整範囲 | 1 ... 10 bar |
| 保護仕様 | IP65 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |