 



接続ケーブル SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

部品番号: 159434

FESTO

センサと近接スイッチ用
製造中止予定品、2013年まで注文可能

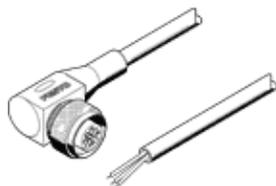

データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 61076-2-101 EN 61984
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	移動チェーン：500万サイクル、曲げ半径 75 mm Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション
ディスプレイの状態表示	緑LED
切換状態表示	黄色LED
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
サージの強さ	0.8 kV
40°C時の許容負荷電流	4 A
汚染度	3
保護仕様	IP65 IP68
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-25 ... 70 °C
配線方式	エルボ形ソケット/ケーブルエンド：リード線 M12x1 / - 5ピン/3芯
ケーブルの構造	3 x 0,25 mm ²
ケーブル径	4.5 mm
ケーブル長さ	2.5 m
導管定格断面	0.25 mm ²
プラグコーティング	A
色コード、心線絶縁	青 茶色 黒
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質 コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
絶縁スリーブの材質	PVC
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)