


ルブリケーター LOE-3/8-D-MIDI

製品番号: 159586

FESTO

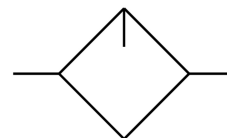

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	110 cm ³
シエル保護	メタル製ボウルガード
作動電圧	0 bar...16 bar
ルブリケーターの最低流量	8 l/min
標準公称流量	5500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	630 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボウル材質	PC