

 

ガイドユニット

SPZ-32-100-P-A-S6

部品番号: 159767

FESTO

ツインピストンロッドと近接スイッチ付

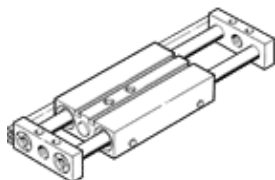

データシート

特長	値
ストローク	100 mm
終端ストローク調整可	10 mm
ピストン径	32 mm
ドライブユニットの運転モード	スライド
クッション	P: 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S6: 高温仕様
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
0.6MPaで後退時の理論力	724 N
0.6MPaで前進時の理論力	724 N
接続ポート径	G1/8
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス