

 

# ツインロッドシリンダ

## DPZ-10-10-P-A-S6

部品番号: 159826

FESTO

平行ピストンロッド2本付、近接スイッチ取付可、クッションなし

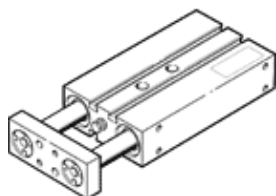

## データシート

特長	値
ストローク	10 mm
終端ストローク調整可	10 mm
ピストン径	10 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P: 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S6: 高温仕様
使用圧力	2.5 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
終端衝撃エネルギー	0.08 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	60 N
0.6MPaで前進時の理論力	94 N
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	M5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス