

 

ツインロッドシリンダ

DPZ-25-25-P-A-S6

部品番号: 159843

FESTO

平行ピストンロッド2本付、近接スイッチ取付可、クッションなし

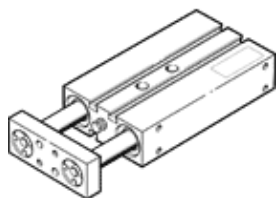

データシート

特長	値
ストローク	25 mm
終端ストローク調整可	10 mm
ピストン径	25 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S6 : 高温仕様
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
終端衝撃エネルギー	0.3 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	452 N
0.6MPaで前進時の理論力	590 N
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	M5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス