


# ツインロッドシリンダ

## DPZ-32-40-P-A-S6

部品番号: 159854

FESTO

平行ピストンロッド2本付、近接スイッチ取付可、クッションなし

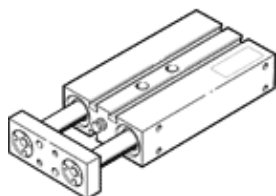

## データシート

| 特長             | 値               |
|----------------|-----------------|
| ストローク          | 40 mm           |
| 終端ストローク調整可     | 10 mm           |
| ピストン径          | 32 mm           |
| ドライブユニットの運転モード | ヨーク             |
| クッション          | P: 固定クッション      |
| 取付方向           | 任意              |
| ガイド            | 滑りガイド           |
| 構造             | ガイド             |
| 位置検出           | 近接スイッチ用         |
| バリエーション        | S6: 高温仕様        |
| 使用圧力           | 1 ... 10 bar    |
| 運転モード          | 複動式             |
| 作動流体           | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス: CRC    | 2               |
| 周囲温度           | -20 ... 120 °C  |
| 終端衝撃エネルギー      | 0.5 Nm          |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 724 N           |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 966 N           |
| ポートは2箇所から選択可   | 製品図面参照          |
| 接続ポート径         | G1/8            |
| 材質 カバー         | 鍛造アルミ合金         |
| 材質 シール         | FPM             |
| 材質ハウジング        | 鍛造アルミ合金         |
| 材質ピストンロッド      | ステンレス           |