


ツインロッドシリンダ

DPZJ-10-25-P-A-S20

部品番号: 159980

FESTO

平行両口ロッドピストン2本とヨークプレート付、近接スイッチ取付可、クッションなし

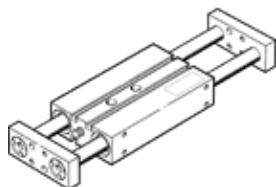

データシート

特長	値
ストローク	25 mm
終端ストローク調整可	10 mm
ピストン径	10 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	中空穴付両口ロッド
使用圧力	2.5 ... 10 bar
最高速度	1 m/s
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準抛の圧縮工ア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.08 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	60 N
0.6MPaで前進時の理論力	60 N
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	M5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス