


ツインロッドシリンダ

DPZJ-32-10-P-A-S20

部品番号: 160008

FESTO

平行両口ロッドピストン2本とヨークプレート付、近接スイッチ取付可、クッションなし

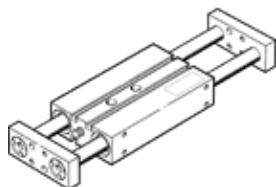

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------|-------------------------------|
| ストローク | 10 mm |
| 終端ストローク調整可 | 10 mm |
| ピストン径 | 32 mm |
| ドライブユニットの運転モード | ヨーク |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | 滑りガイド |
| 構造 | ガイド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 中空穴付両口ツド |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 最高速度 | 1 m/s |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準抛の圧縮工ア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.5 Nm |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 724 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 724 N |
| ポートは2箇所から選択可 | 製品図面参照 |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金 |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |