


# 薄形シリンダ ADVU-4"-P-A

部品番号: 160569

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。  
この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品

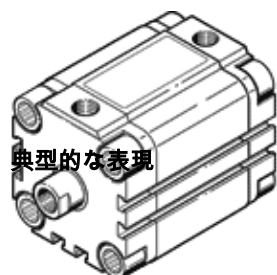

典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 16 "
ピストン径	4"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	複動式
ロッドエンド	雌ネジ
使用圧力	8.7 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
終端衝撃エネルギー	0.7376 J
0.6MPaで後退時の理論力	993 lbf
0.6MPaで前進時の理論力	1,059 lbf
0mmストロークでの移動負荷	21.658 oz
10mmストロークあたりの加算質量	6.243 oz
0mmストロークの基本質量	98.66 oz
10mmストロークあたりの加算負荷率	1.34 oz
接続ポート径	NPT1/4-18
使用圧力 ( psi )	8.7 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金