


薄形シリンダ ADVU-1 1/4"- -A-P-A

部品番号: 160574

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。
 この製品はFesto USA向けの製品です。
 2011年廃番予定品

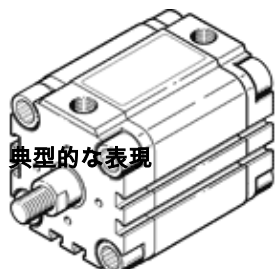

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|------------------|
| ストローク | 0.04 ... 12 " |
| ピストン径 | 1 1/4" |
| クッション | P : 固定クッション |
| 運転モード | 複動式 |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 使用圧力 | 11.6 ... 145 Psi |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -4 ... 176 °F |
| 終端衝撃エネルギー | 0.295 J |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 93 lbf |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 109 lbf |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 1.728 oz |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 1.411 oz |
| 0mmストロークの基本質量 | 10.582 oz |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 0.317 oz |
| 接続ポート径 | NPT1/8-27 |
| 使用圧力 (psi) | 11.6 ... 145 psi |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | TPE-U(PU) NBR |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | 鍛造アルミ合金 |