

# 薄形シリンダ ADVULQ-1/2"- -A-P-A

部品番号: 160590

 

FESTO

スイッチ取付可  
角形ピストンロッドによる回転防止。ピストンロッド先端は雄ネジ付。

ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品

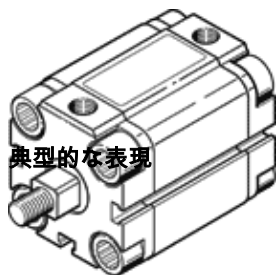

## データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 8 "
ピストン径	1/2"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	18.8 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで後退時の理論力	51 N
0.6MPaで前進時の理論力	68 N
0mmストロークでの移動負荷	8 g
10mmストロークあたりの加算質量	2 g
0mmストロークの基本質量	87 g
接続ポート径	UNF10-32
使用圧力 ( psi )	18.8 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金