


薄形シリンダ AEVU-2"-P-A

部品番号: 160606

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。
この製品はFesto USA向けの製品です。
2011年廃番予定品

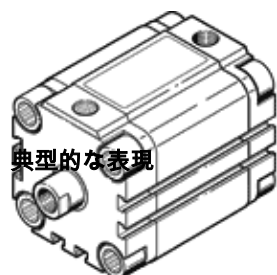

典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 1"
ピストン径	2"
クッション	P: 固定クッション
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
ロッドエンド	雌ネジ
使用圧力	11.6 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	1,128 N
0mmストロークでの移動負荷	112 g
10mmストロークあたりの加算質量	16 g
0mmストロークの基本質量	560 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	40 g
接続ポート径	NPT1/8-27
使用圧力 (psi)	11.6 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金