


薄形シリンダ AEVU-1/2"-A-P-A

部品番号: 160610

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。
 この製品はFesto USA向けの製品です。
 2011年廃番予定品

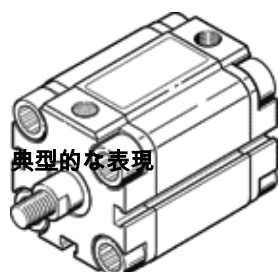

データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 0.4 "
ピストン径	1/2"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	21.8 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	59 N
0mmストロークでの移動負荷	8 g
10mmストロークあたりの加算質量	2 g
0mmストロークの基本質量	87 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	107 g
接続ポート径	UNF10-32
使用圧力 (psi)	21.8 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金