


# 薄形シリンダ AEVU-2 1/2"- -A-P-A

部品番号: 160617

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ  
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。  
 この製品はFesto USA向けの製品です。  
 2011年廃番予定品

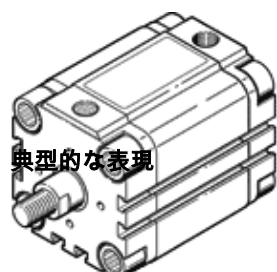

## データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 1"
ピストン径	2 1/2"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	8.7 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	1,799 N
0mmストロークでの移動負荷	134 g
10mmストロークあたりの加算質量	16 g
0mmストロークの基本質量	1,059 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	23 g
接続ポート径	NPT1/8-27
使用圧力 ( psi )	8.7 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金