


# 薄形シリンダ AEVUZ-1 1/4"- -P-A

部品番号: 160624

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。  
この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品

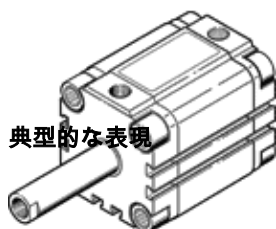

## データシート

特長	値
ストローク	0.2 ... 1"
ピストン径	1 1/4"
クッション	P: 固定クッション
運転モード	単動 引側
ロッドエンド	雌ネジ
使用圧力	11.6 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで前進時の理論力	382 N
0mmストロークでの移動負荷	49 g
10mmストロークあたりの加算質量	9 g
0mmストロークの基本質量	300 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	168 g
接続ポート径	NPT1/8-27
使用圧力 ( psi )	11.6 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金